

# LANscape® Solutions

## LANC/LANS vorbestückte Gehäuse

### FASTSHIP

Sie benötigen kosteneffektive Glasfaserverteilerfelder, die Ihre Installationszeit verkürzen und schnell verfügbar sind? Möchten Sie Ihre Gehäuse bereits mit Adaptermodulen oder sogar komplett bestückt inklusive Pigtails erhalten? Mit unserer FastShip Auswahl an vorbestückten LANC/LANS Verteilerfeldern (siehe umseitige Tabelle) bieten wir Ihnen verkürzte Lieferzeiten für die Anforderungen des täglichen Bedarfs - innerhalb von 72 Stunden versandbereit, direkt aus unseren europäischen Fertigungslinien sowie unserem Lagersortiment.


#### 1HE LANC feststehendes Gehäuse für Glasfasern

- Schnellmontageoption für Einzelperson-Installation  
*Erlaubt die schnelle und akkurate Montage des Gehäuses*
- Zur Aufnahme verschiedener Terminierungsmethoden geeignet  
*Fusionsspleißen mit Pigtails und Feldkonfektionierung mit UniCam® Steckern im gleichen Gehäuse*



#### 1HE LANS ausziehbares Gehäuse für Glasfaser- und Kupferanschlüsse

- Schnellmontageoption für Einzelperson-Installation  
*Erlaubt die schnelle und akkurate Montage des Gehäuses*
- Gehäuse mit flexiblem Innenraum  
*Geeignet für Fusionsspleißen mit Pigtails, vorkonfektionierte Kabel und Plug & Play™ oder Pretium EDGE® Trunks, Feldkonfektionierung mit UniCam Steckern oder die Verwendung von FutureCom™ S250/S500 Kupfermodulen*
- Modulare Rückseite für die Zugabfangung verschiedener Kabeltypen  
*Geeignet für Halterungen von PG Verschraubungen M20/M25 (maximal vier), Trunkhalter für Aufteilköpfe vorkonfektionierter Kabel (maximal vier), Halter für Kabeln mit geringer Faseranzahl bzw. Kupferkabel (maximal 24)*

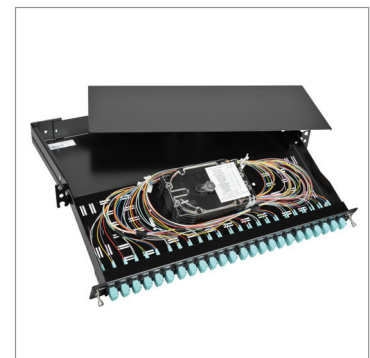

#### Allgemeine Bedingungen

- Das FastShip Programm wurde entwickelt um den täglichen Bedarf sowie kleine Projekte inklusive Änderungen, Erweiterungen und Umzügen zu unterstützen. FastShip Produkte sind innerhalb von 72 Stunden nach Auftragsbestätigung durch Corning versandbereit. Auf Anfrage und Kundenkosten können Expresslieferungen veranlasst werden.
- Alle Produkte des FastShip Programmes stehen zur Verfügung so lange der Vorrat reicht. Sollte die Verfügbarkeit von FastShip Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt eingeschränkt oder nicht vorhanden sein, behält sich Corning das Recht vor, abweichende Lieferzeiten für den frühestmöglichen Liefertermin oder ein äquivalentes Alternativprodukt anzubieten.

CORNING

# LANC/LANS vorbestückte Gehäuse – erhältliche Konfigurationen

## LANC feststehendes Gehäuse für Glasfasern - teilweise vorbestückt

Breakout Version: Bestückt mit Glasfaser Adaptermodulen (LC Duplex mit selbstschließenden Klappen), PG Verschraubung (1x M20), Blindabdeckungen für ungenutzte Frontöffnungen, ohne Spleißschutz

Adapter- & Fasertyp	Katalognummer	Beschreibung
LC Duplex SM/OS2	LANC-112-AE-00R-S0B	LANC, 1HE, 12 Fasern, LC Duplex blau, SM/OS2, ohne Spleißkassetten, ohne Pigtails, schwarz
	LANC-124-AE-00R-S0B	LANC, 1HE, 24 Fasern, LC Duplex blau, SM/OS2, ohne Spleißkassetten, ohne Pigtails, schwarz
	LANC-148-AE-00R-S0B	LANC, 1HE, 48 Fasern, LC Duplex blau, SM/OS2, ohne Spleißkassetten, ohne Pigtails, schwarz
LC Duplex MM/OM4	LANC-112-AD-00Q-S0B	LANC, 1HE, 12 Fasern, LC Duplex aqua, MM/OM4, ohne Spleißkassetten, ohne Pigtails, schwarz
	LANC-124-AD-00Q-S0B	LANC, 1HE, 24 Fasern, LC Duplex aqua, MM/OM4, ohne Spleißkassetten, ohne Pigtails, schwarz
	LANC-148-AD-00Q-S0B	LANC, 1HE, 48 Fasern, LC Duplex aqua, MM/OM4, ohne Spleißkassetten, ohne Pigtails, schwarz
SC Duplex SM/OS2	LANC-112-72-00R-S0B	LANC, 1HE, 12 Fasern, SC Duplex blau, SM/OS2, ohne Spleißkassetten, ohne Pigtails, schwarz
	LANC-124-72-00R-S0B	LANC, 1HE, 24 Fasern, SC Duplex blau, SM/OS2, ohne Spleißkassetten, ohne Pigtails, schwarz
SC Duplex MM/OM4	LANC-112-E7-00Q-S0B	LANC, 1HE, 12 Fasern, SC Duplex aqua, MM/OM4, ohne Spleißkassetten, ohne Pigtails, schwarz
	LANC-124-E7-00Q-S0B	LANC, 1HE, 24 Fasern, SC Duplex aqua, MM/OM4, ohne Spleißkassetten, ohne Pigtails, schwarz



## LANS ausziehbares Gehäuse für Glasfasern - teilweise vorbestückt

Breakout Version: Bestückt mit Glasfaser Adaptermodulen (LC Duplex mit selbstschließenden Klappen), PG Verschraubung (1x M20), Blindabdeckungen für ungenutzte Frontöffnungen, ohne Spleißschutz


Adapter- & Fasertyp	Katalognummer	Beschreibung
LC Duplex SM/OS2	LANS-112-AE-00R-S0B	LANS, 1HE, 12 Fasern, LC Duplex blau, SM/OS2, ohne Spleißkassetten, ohne Pigtails, schwarz
	LANS-124-AE-00R-S0B	LANS, 1HE, 24 Fasern, LC Duplex blau, SM/OS2, ohne Spleißkassetten, ohne Pigtails, schwarz
	LANS-148-AE-00R-S0B	LANS, 1HE, 48 Fasern, LC Duplex blau, SM/OS2, ohne Spleißkassetten, ohne Pigtails, schwarz
LC Duplex OM4	LANS-112-AD-00Q-S0B	LANS, 1HE, 12 Fasern, LC Duplex aqua, MM/OM4, ohne Spleißkassetten, ohne Pigtails, schwarz
	LANS-124-AD-00Q-S0B	LANS, 1HE, 24 Fasern, LC Duplex aqua, MM/OM4, ohne Spleißkassetten, ohne Pigtails, schwarz
	LANS-148-AD-00Q-S0B	LANS, 1HE, 48 Fasern, LC Duplex aqua, MM/OM4, ohne Spleißkassetten, ohne Pigtails, schwarz
SC Duplex SM/OS2	LANS-112-72-00R-S0B	LANS, 1HE, 12 Fasern, SC Duplex blau, SM/OS2, ohne Spleißkassetten, ohne Pigtails, schwarz
	LANS-124-72-00R-S0B	LANS, 1HE, 24 Fasern, SC Duplex blau, SM/OS2, ohne Spleißkassetten, ohne Pigtails, schwarz
SC Duplex MM/OM4	LANS-112-E7-00Q-S0B	LANS, 1HE, 12 Fasern, SC Duplex aqua, MM/OM4, ohne Spleißkassetten, ohne Pigtails, schwarz
	LANS-124-E7-00Q-S0B	LANS, 1HE, 24 Fasern, SC Duplex aqua, MM/OM4, ohne Spleißkassetten, ohne Pigtails, schwarz



## LANS ausziehbares Gehäuse für Glasfasern - vollbestückt, spleißfertig

Spleißversion: Bestückt mit Glasfaser Adaptermodulen (LC Duplex mit selbstschließenden Klappen), Spleißkassetten inklusive Spleißkamm und Deckel, Pigtails, PG Verschraubung (1x M20), Blindabdeckungen für ungenutzte Frontöffnungen, ohne Spleißschutz


Adapter- & Fasertyp	Katalognummer	Beschreibung
LC Duplex SM/OS2	LANS-112-AE-02R-S8B	LANS, 1HE, 12 Fasern, LC Duplex blau, SM/OS2, inklusive Spleißkassetten und Pigtails, schwarz
	LANS-124-AE-02R-S8B	LANS, 1HE, 24 Fasern, LC Duplex blau, SM/OS2, inklusive Spleißkassetten und Pigtails, schwarz
	LANS-148-AE-02R-S8B	LANS, 1HE, 48 Fasern, LC Duplex blau, SM/OS2, inklusive Spleißkassetten und Pigtails, schwarz
LC Duplex MM/OM4	LANS-112-AD-03Q-S8B	LANS, 1HE, 12 Fasern, LC Duplex aqua, MM/OM4, inklusive Spleißkassetten und Pigtails, schwarz
	LANS-124-AD-03Q-S8B	LANS, 1HE, 24 Fasern, LC Duplex aqua, MM/OM4, inklusive Spleißkassetten und Pigtails, schwarz
	LANS-148-AD-03Q-S8B	LANS, 1HE, 48 Fasern, LC Duplex aqua, MM/OM4, inklusive Spleißkassetten und Pigtails, schwarz
SC Duplex SM/OS2	LANS-112-72-58R-S8B	LANS, 1HE, 12 Fasern, SC Duplex blau, SM/OS2, inklusive Spleißkassetten und Pigtails, schwarz
	LANS-124-72-58R-S8B	LANS, 1HE, 24 Fasern, SC Duplex blau, SM/OS2, inklusive Spleißkassetten und Pigtails, schwarz
SC Duplex MM/OM4	LANS-112-E7-39Q-S8B	LANS, 1HE, 12 Fasern, SC Duplex aqua, MM/OM4, inklusive Spleißkassetten und Pigtails, schwarz
	LANS-124-E7-39Q-S8B	LANS, 1HE, 24 Fasern, SC Duplex aqua, MM/OM4, inklusive Spleißkassetten und Pigtails, schwarz

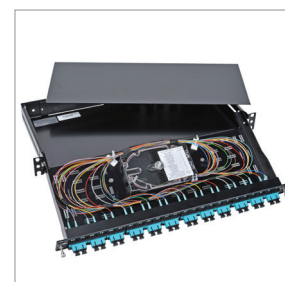

## Spleißpakete

Für die Verwendung mit teilweise vorbestückten LANC oder LANS Breakout Versionen, inklusive Spleißkämme (Krimp/Schrumpf), Pigtails und Deckel, ohne Spleißschutz

Adapter- & Fasertyp	Katalognummer	Beschreibung
LC SM/OS2	SP12-02R-S8	LC SM/OS2 UPC universelle Spleißkassette (Krimp/Schrumpf) inklusive 12 Pigtails und Deckel
LC MM/OM4	SP12-03Q-S8	LC MM/OM4 universelle Spleißkassette (Krimp/Schrumpf) inklusive 12 Pigtails und Deckel
SC SM/OS2	SP12-58R-S8	SC SM/OS2 UPC universelle Spleißkassette (Krimp/Schrumpf) inklusive 12 Pigtails und Deckel
SC MM/OM4	SP12-39Q-S8	SC MM/OM4 universelle Spleißkassette (Krimp/Schrumpf) inklusive 12 Pigtails und Deckel

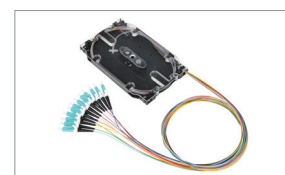

## Spleißschutz

Adapter- & Fasertyp	Katalognummer	Beschreibung
	HSP-60S100-1	Schrumpfspleißschutz 60 mm (100 Stück)
	CSP-1	Krimpspleißschutz (150 Stück)